


## MICRO QXXE 2-96F

Utendørs mikro kanalkabel, løs kledning

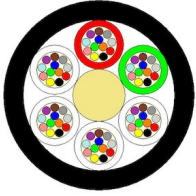

### GENERELL INFO

Optokabel for utendørs installasjon i kanaler. Ytterkappen er av slitesterk polyetylen. Kabelen er metallfri. Kabelen har en oppbygging som gjør den enkel å avmante med standard installasjonsverktøy. Kabelkjernen er tørr. Innlagte svulle-elementer i kjernen for å sikre langsgående vanntetting. Rørene er fettfylt. Fibrene og fiberrørene er fargekodet for enkel identifikasjon.

### SERTIFISERINGER OG DESIGNSTANDARDER

**IEC 60794-1**

**IEC 60794-3**

**IEC 60794-5**

**IEC 60794-5-10**

Optiske fiberkabler, test metoder

Optiske fiberkabler, utendørskabler

Optiske fiberkabler, mikrokanalkabling for innblåsing

Optiske fiberkabler, Utendørs mikrokabler for innblåsing i rør

## KABELKONSTRUKSJON

Langsgående vanntetthet	Ja
Materiale i ytre kappe	HDPE
Rørtype	Tvunnet fiber/Loose tube
Metallfri kabel	Ja
Kabel form	Rund

## INSTALLASJONSEGENSKAPER

Strekkavlaster	Ja
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (min) [°C]	-40
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (maks) [°C]	70
UV-bestendig	Ja
Utendørsinstallasjon	Ja
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (min) [°C]	-15
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (maks) [°C]	60
Forlegging i jord	Ja
Innblåsbar	Ja

**KABELEGENSKAPER O2(PER ARTIKKEL)**

Produktnavn	Fibertype	Antall fibre	Antall fibre per rør	Kategori (fiber)	Fiber datablad	SAP
G2-9/125 QXXE-MIKRO (4,9mm)	Singelmodus 9/125	2	2	OS2	C17	60058203
G4-9/125 QXXE-MIKRO (4,9mm)	Singelmodus 9/125	4	4	OS2	C17	60094635
G12-9/125 QXXE-MIKRO (6,3mm)	Singelmodus 9/125	12	12	OS2	C17	60058324
G24-9/125 QXXE-MIKRO (6,3mm)	Singelmodus 9/125	24	12	OS2	C17	60058325
G48-9/125 QXXE-MIKRO (6,3mm)	Singelmodus 9/125	48	12	OS2	C17	60058326
G96-9/125 QXXE-MIKRO (6,5mm)	Singelmodus 9/125	96	12	OS2	C17	60058327

**KABELEGENSKAPER 01(PER ARTIKKEL)**

Produktnavn	Nominell ytterdiameter [mm]	Maksimal strekstyrke [kN]	Vekt enhet [kg/km]	SAP
G2-9/125 QXXE-MIKRO (4,9mm)	4,9	0,3	22	60058203
G4-9/125 QXXE-MIKRO (4,9mm)	4,9	0,3	22	60094635
G12-9/125 QXXE-MIKRO (6,3mm)	6,3	0,5	36	60058324
G24-9/125 QXXE-MIKRO (6,3mm)	6,3	0,5	36	60058325
G48-9/125 QXXE-MIKRO (6,3mm)	6,3	0,5	36	60058326
G96-9/125 QXXE-MIKRO (6,5mm)	6,5	0,5	40	60058327

**PRODUKT ORDRE INFORMASJON**

Produktnavn	Farge på ytre kappe	SAP	EL no.	Emballasje
G2-9/125 QXXE-MIKRO (4,9mm)	Svart	60058203	1080970	Trommel
G4-9/125 QXXE-MIKRO (4,9mm)	Svart	60094635	1080978	Trommel
G12-9/125 QXXE-MIKRO (6,3mm)	Svart	60058324	1080971	Trommel
G24-9/125 QXXE-MIKRO (6,3mm)	Svart	60058325	1080972	Trommel
G48-9/125 QXXE-MIKRO (6,3mm)	Svart	60058326	1080973	Trommel
G96-9/125 QXXE-MIKRO (6,5mm)	Svart	60058327	1080974	Trommel

© PRYSMIAN 2026, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian.