


# EQLR PURE 300/500 V

Halogenfri kontroll-, manöver- och signalkabel för fast installation

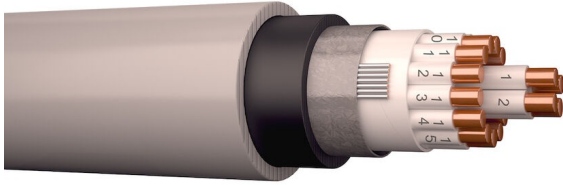

## BESKRIVNING

Halogenfri, flamskyddad och självlocknande kabel för kontroll, manöver- och signalsystem där yttre elektriska störningar befaras. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i nordn. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

## STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS 424 03 21

Konstruktions- och provningsstandard

Alternativ beteckning

SE-N05Z1A7Z1-U

Märkexempel

EQLR PURE 14x1,5 300/500 V D-s2d2a1 Prysmian SE10 "Datum",  
metermärkt

Ledarmaterial

Koppar

Isolationsmaterial

Halogenfri polymer

Skärmmaterial

Aluminium

Material innermantel

Halogenfri polymer

Material i yttre mantel

Halogenfri polymer

Kabelform

Rund

Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)

Dca

Rökutveckling (enl. EN 13501-6)

s2

Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)

d2

Syrhalt (enl. EN 13501-6)

a1

Max. ledartemperatur (°C)

70

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer  
(min) [°C]

-40

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer  
(max) [°C]

60

Böckningsradie (regel)

12 x D

8 x D vid slutmontering

| Produktnamn            | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | SAP-nummer | E-nummer | Leveranslängd [m] | Förpackning |
|------------------------|--------------------|--------------|------------|----------|-------------------|-------------|
| EQLR PURE 7X1,5 GRÅ    | 12,3               | 227          | 20217162   | 0120305  | 500               | K6          |
| EQLR PURE 7X1,5 GRÅ    | 12,3               | 227          | 20217161   | 0120306  | 1 000             | K8          |
| EQLR PURE 5X2X1,5 GRÅ  | 16,7               | 337          | 20217160   | 0120325  | 500               | K8          |
| EQLR PURE 5X2X1,5 GRÅ  | 16,7               | 337          | 20217211   | 0120326  | 1 000             | K11         |
| EQLR PURE 14X1,5 GRÅ   | 16,2               | 384          | 20217156   | 0120335  | 500               | K8          |
| EQLR PURE 14X1,5 GRÅ   | 16,2               | 384          | 20217155   | 0120336  | 1 000             | K11         |
| EQLR PURE 19X1,5 GRÅ   | 17,9               | 486          | 20217158   | 0120345  | 500               | K9          |
| EQLR PURE 11X2X1,5 GRÅ | 23                 | 587          | 20217154   | 0120355  | 500               | K11         |
| EQLR PURE 11X2X1,5 GRÅ | 23                 | 587          | 20217153   | 0120356  | 1 000             | K12         |
| EQLR PURE 15X2X1,5 GRÅ | 27                 | 784          | 20217157   | 0120375  | 500               | K11         |
| EQLR PURE 15X2X1,5 GRÅ | 27                 | 784          | 20217249   | 0120376  | 1 000             | K14         |
| EQLR PURE 37X1,5 GRÅ   | 24                 | 883          | 20217209   | 0120385  | 500               | K11         |
| EQLR PURE 48X1,5 GRÅ   | 27,3               | 1 122        | 20217210   | 0120395  | 500               | K12         |
| EQLR PURE 61X1,5 GRÅ   | 30                 | 1 375        | 20217212   | 0120406  | 1 000             | K18         |
| EQLR PURE 36X2X1,5 GRÅ | 38                 | 1 675        | 20217208   | 0120415  | 500               | K16         |