


## EQLR PURE 300/500 V

Halogenfri kontroll-, manöver- och signalkabel för fast installation

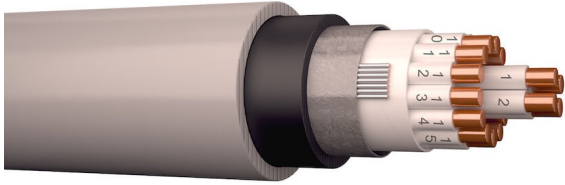

### BESKRIVNING

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel för kontroll, manöver- och signalsystem där yttre elektriska störningar befaras. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i nordn. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

### STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS 424 03 21

Konstruktions- och provningsstandard

Alternativ beteckning

SE-N05Z1A7Z1-U

Märkexempel

EQLR PURE 14x1,5 300/500 V D-s2d2a1 Prysmian SE10 "Datum",  
metermärkt

Ledarmaterial

Koppar

Isolationsmaterial

Halogenfri polymer

Skärmmaterial

Aluminium

Material innermantel

Halogenfri polymer

Material i yttre mantel

Halogenfri polymer

Kabelform

Rund

Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)

Dca

Rökutveckling (enl. EN 13501-6)

s2

Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)

d2

Syrhalt (enl. EN 13501-6)

a1

Max. ledartemperatur (°C)

70

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer  
(min) [°C]

-40

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer  
(max) [°C]

60

Böckningsradie (regel)

12 x D

8 x D vid slutmontering

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	SAP-nummer	E-nummer	Leveranslängd [m]	Förpackning
EQLR PURE 7X1,5 GRÅ	12,3	227	20217162	0120305	500	K6
EQLR PURE 7X1,5 GRÅ	12,3	227	20217161	0120306	1 000	K8
EQLR PURE 5X2X1,5 GRÅ	16,7	337	20217160	0120325	500	K8
EQLR PURE 5X2X1,5 GRÅ	16,7	337	20217211	0120326	1 000	K11
EQLR PURE 14X1,5 GRÅ	16,2	384	20217156	0120335	500	K8
EQLR PURE 14X1,5 GRÅ	16,2	384	20217155	0120336	1 000	K11
EQLR PURE 19X1,5 GRÅ	17,9	486	20217158	0120345	500	K9
EQLR PURE 11X2X1,5 GRÅ	23	587	20217154	0120355	500	K11
EQLR PURE 11X2X1,5 GRÅ	23	587	20217153	0120356	1 000	K12
EQLR PURE 15X2X1,5 GRÅ	27	784	20217157	0120375	500	K11
EQLR PURE 15X2X1,5 GRÅ	27	784	20217249	0120376	1 000	K14
EQLR PURE 37X1,5 GRÅ	24	883	20217209	0120385	500	K11
EQLR PURE 48X1,5 GRÅ	27,3	1 122	20217210	0120395	500	K12
EQLR PURE 61X1,5 GRÅ	30	1 375	20217212	0120406	1 000	K18
EQLR PURE 36X2X1,5 GRÅ	38	1 675	20217208	0120415	500	K16