


## J-H(ST)H PURE 100 V

Halogenfri och flamskyddad kabel för KNX/EIB-bussanläggningar

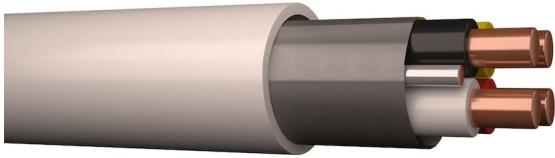

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel för fast förläggning i KNX/EIB bussanläggningar inomhus. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

### STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



#### CABLE DESIGN

Ledarmaterial	Koppar
Ledaryta	Blank
Skärmkonstruktion	Metallband
Skärmmaterial	Aluminium
Kabelns parvisa skärm	Folie
Material i yttre mantel	Halogenfri polymer
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrhalt (enl. EN 13501-6)	a1
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	-20
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	60
Partmärkning	Enligt IEC 60228

Produktnamn	Färg ytttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
J-H(ST)H PURE 2X2X0,8	Grå	5	45	500		4827415	20217171