


EXQ PURE 300/500 V

Halogenfri installationskabel för inom- och utomhusbruk

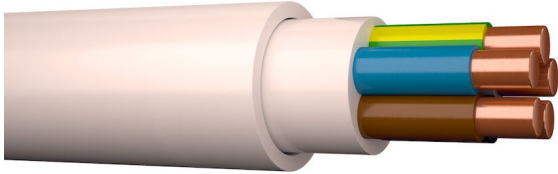

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande installationskabel för inom- och utomhusbruk. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringsmaterial i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

KONSTRUKTION

Märkexempel	Prysmian EXQ-PURE 3G2,5 mm ² 300/500 V D-s2,d2,a2, metermärkt
Partmärkning	2-led; blå, brun 3-led: grön/gul, blå, brun 4-led: grön/gul, blå, brun, svart 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	XLPE
Material i yttre mantel	Halogenfri polymer
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrainhalt (enl. EN 13501-6)	a1
Böckningsradie (regel)	8xD 4xD vid slutmontering

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
EXQ PURE 2X1,5	Vit	7,7	96	500	K6	0445665	20203423
EXQ PURE 3G1,5	Vit	8	109	100	Buddy	0445609	20203424
EXQ PURE 3G1,5	Vit	8	109	50		0445601	20203428
EXQ PURE 3G1,5	Vit	8	109	100		0445602	20203427
EXQ PURE 3G1,5	Vit	8	109	300		0445603	20203429
EXQ PURE 3G1,5	Vit	8	109	500	K6	0445605	20203425
EXQ PURE 3G1,5	Vit	8	109	100		0445607	20292030
EXQ PURE 3G2,5	Vit	9,4	158	50		0445611	20203433
EXQ PURE 3G2,5	Vit	9,4	158	200		0445614	20203434
EXQ PURE 3G2,5	Vit	9,4	158	500	K6	0445615	20203431
EXQ PURE 4G1,5	Vit	8,7	132	50		0445621	20203436
EXQ PURE 4G1,5	Vit	8,7	132	250		0445623	20203437
EXQ PURE 4G1,5	Vit	8,7	132	500	K6	0445625	20203435
EXQ PURE 5G1,5	Vit	9,5	159	50		0445631	20203441
EXQ PURE 5G1,5	Vit	9,5	159	50	Buddy	0445639	20203438
EXQ PURE 5G1,5	Vit	9,5	159	200		0445634	20203442
EXQ PURE 5G1,5	Vit	9,5	159	500	K6	0445635	20203439
EXQ PURE 5G2,5	Vit	11	232	50		0445641	20203446
EXQ PURE 5G2,5	Vit	11	232	150		0445643	20203447
EXQ PURE 5G2,5	Vit	11	232	500	K6	0445645	20203444
EXQ PURE 5G2,5	Vit	11	232	50	Buddy	0445649	20203443