


M-FLEX HCH 300/500 V

Halogenfri flexibel maskinkabel med bra oljebeständighet

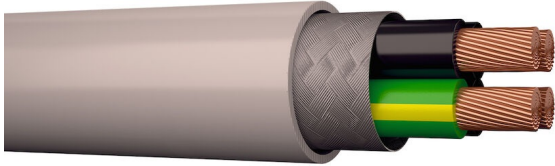

BESKRIVNING

Halogenfri flexibel maskinkabel med bra oljebeständighet. Ypperlig att använda i installationer där säkerhet eftersöks som i industrilokaler, data- och signalanläggningar samt kyl- och ventilationsanläggningar. Kan installeras i torr och fuktig miljö. Går att förlägga utomhus med skydd, dock inte i vatten. Vid en eventuell brand skapas inte saltsyra vid släckning och därför minskar risken för korrosion på anläggning och i maskiner. Kabeln är försedd med en skärm av förtent flätad koppartråd som skyddar mot mekanisk belastning och avskärmar elektriska störningar (EMI).

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-2-21

Konstruktionsstandard

Märkexempel

Prysmian M-FLEX HCH 3G1,5 mm² 300/500V OIL RESISTANT IEC 60332-1 CE "TRACE NUMBER"

Ledarmaterial

Koppar

Ledaryta

Blank

Skärmkonstruktion

Flätning

Skärmad

Ja

Skärmmaterial

Koppar, förtent

Material innermantel

PE (Polyeten)

Material i yttre mantel

Halogenfri polymer

Produktnamn	Färg ytttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
M-FLEX HCH 2X0,75	Grå	6,3	53	500		0266035	20116972
M-FLEX HCH 2X1,0	Grå	6,6	58	500		0267105	20116973
M-FLEX HCH 2X1,5	Grå	7,3	73	500		0266045	20116081
M-FLEX HCH 2X2,5	Grå	8,4	98	500		0267115	20116974
M-FLEX HCH 3G0,75	Grå	6,6	63	500		0266055	20116975
M-FLEX HCH 3G1	Grå	7	73	500		0266065	20116976
M-FLEX HCH 3G1,5	Grå	7,7	92	500		0266075	20115192
M-FLEX HCH 3G2,5	Grå	8,9	125	500		0266085	20116977
M-FLEX HCH 4G0,75	Grå	7,1	78	500		0266095	20116978
M-FLEX HCH 4G1,0	Grå	7,5	87	500		0266105	20139390
M-FLEX HCH 4G1,5	Grå	8,4	111	500		0266115	20115193
M-FLEX HCH 4G2,5	Grå	10,1	168	500		0266125	20133387
M-FLEX HCH 5G0,75	Grå	7,7	92	500		0266175	20116980
M-FLEX HCH 5G1	Grå	8,2	107	500		0266185	20117051
M-FLEX HCH 5G1,5	Grå	9,1	135	500		0266195	20115194
M-FLEX HCH 5G2,5	Grå	11	200	500		0266205	20117052
M-FLEX HCH 7G0,75	Grå	8,3	110	500		0266215	20117053
M-FLEX HCH 7G1	Grå	8,8	131	500		0266225	20117054
M-FLEX HCH 7G1,5	Grå	10,3	180	500		0266235	20115195
M-FLEX HCH 7G2,5	Grå	11,9	255	500		0266245	20117055
M-FLEX HCH 12G0,75	Grå	11	179	500		0266255	20114860
M-FLEX HCH 12G1	Grå	11,7	215	500		0266265	20116971
M-FLEX HCH 12G1,5	Grå	13,1	282	500		0266275	20115196