


M-FLEX HH 300/500 V

Halogenfri flexibel maskinkabel med bra oljebeständighet

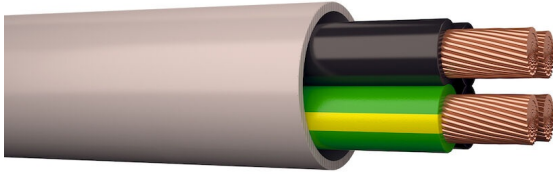

BESKRIVNING

Halogenfri flexibel maskinkabel med bra oljebeständighet. Ypperlig att använda i installationer där säkerhet eftersöks som i industrilokaler, data- och signalanläggningar samt kyl- och ventilationsanläggningar. Kabeln kan läggas i torr och fuktig miljö. Går att förlägga utomhus med skydd, dock inte i vatten. Vid en eventuell brand skapas inte saltsyra vid släckning och därför minskar risken för korrosion på anläggning och i maskiner.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-2-21

Konstruktionsstandard

Märkexempel

Prysmian M-FLEX HH 3G1,5 mm² 300/500V OIL RESISTANT IEC 60332-1 CE "TRACE NUMBER"

Ledarmaterial

Koppar

Ledaryta

Blank

Material innermantel

PE (Polyeten)

Material i yttre mantel

PE (Polyeten)

Produktnamn	Färg ytttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
M-FLEX HH 2X0,75	Grå	5,6	35	500		0265675	20117255
M-FLEX HH 2X1	Grå	5,9	42	500		0265685	20117256
M-FLEX HH 2X1,5	Grå	6,6	53	500		0265695	20116082
M-FLEX HH 2X2,5	Grå	7,7	76	500		0265705	20117257
M-FLEX HH 3G0,75	Grå	5,9	46	500		0265715	20117258
M-FLEX HH 3G1	Grå	6,3	54	500		0265725	20117259
M-FLEX HH 3G1,5	Grå	7	71	500		0265735	20113989
M-FLEX HH 3G2,5	Grå	8,2	104	500		0265745	20117260
M-FLEX HH 4G0,75	Grå	6,4	57	500		0265755	20117261
M-FLEX HH 4G1	Grå	6,8	67	500		0265765	20117262
M-FLEX HH 4G1,5	Grå	7,7	89	500		0265775	20113990
M-FLEX HH 4G2,5	Grå	9	132	500		0265785	20117263
M-FLEX HH 5G0,75	Grå	7	69	500		0265835	20117264
M-FLEX HH 5G1	Grå	7,5	83	500		0265845	20117265
M-FLEX HH 5G1,5	Grå	8,4	111	500		0265855	20116171
M-FLEX HH 5G2,5	Grå	10,3	174	500		0265865	20117266
M-FLEX HH 7G0,75	Grå	7,6	88	500		0265915	20117267
M-FLEX HH 7G1	Grå	8,1	106	500		0265925	20117268
M-FLEX HH 7G1,5	Grå	9,2	143	500		0265935	20116173
M-FLEX HH 7G2,5	Grå	11,2	226	500		0265945	20117269
M-FLEX HH 12G0,75	Grå	10,3	151	500		0265955	20117270
M-FLEX HH 12G1	Grå	11	182	500		0265965	20117271
M-FLEX HH 12G1,5	Grå	12,4	245	500		0265975	20116172
M-FLEX HH 12G2,5	Grå	15,1	380	500		0265985	20117272