


## FXQ PURE 300/500 V

Halogenfri installationskabel lämplig där en smidig kabel krävs

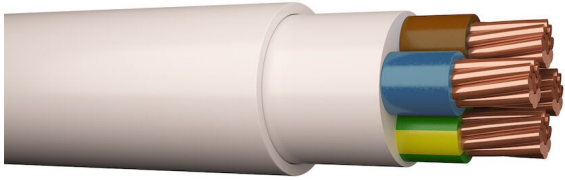

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande installationskabel, speciellt lämplig där en smidig kabel krävs och där små vibrationer kan uppträda. För fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV-skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

### KONSTRUKTION

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Märkexempel  | Prysmian FXQ 3G1,5 300/500 V |
| Ledarmaterial  | Koppar                       |
| Isolationsmaterial                                   | XLPE                         |
| Material i yttre mantel                              | Halogenfri polymer           |
| Kabelform  | Rund                         |
| Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6) | Dca                          |
| Rökutveckling (enl. EN 13501-6)                      | s2                           |
| Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)                  | d2                           |
| Syrhalt (enl. EN 13501-6)                            | a1                           |
| Böckningsradie (regel)                               | 8xD<br>4xD vid slutmontering |

| Produktnamn    | Färg yttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|----------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|----------|------------|
| FXQ PURE 3G1,5 | Vit              | 8,6                | 122          | 100               | Ring        | 0454602  | 20213508   |
| FXQ PURE 3G1,5 | Vit              | 8,6                | 122          | 500               | K6          | 0454605  | 20213509   |
| FXQ PURE 3G2,5 | Vit              | 10,1               | 176          | 500               | K6          | 0454615  | 20203535   |
| FXQ PURE 3G4   | Vit              | 12,1               | 256          | 500               | K6          | 0454625  | 20213513   |
| FXQ PURE 3G6   | Vit              | 13,2               | 331          | 500               | K7          | 0454635  | 20195245   |
| FXQ PURE 4G1,5 | Vit              | 9,2                | 135          | 500               | K6          | 0454645  | 20213510   |
| FXQ PURE 4G2,5 | Vit              | 11                 | 210          | 500               | K6          | 0454655  | 20213511   |
| FXQ PURE 5G1,5 | Vit              | 10                 | 173          | 500               | K6          | 0454665  | 20204039   |
| FXQ PURE 5G2,5 | Vit              | 12                 | 251          | 500               | K6          | 0454675  | 20213512   |
| FXQ PURE 5G4   | Vit              | 14,2               | 371          | 500               | K7          | 0454685  | 20213514   |
| FXQ PURE 5G6   | Vit              | 15,8               | 493          | 500               | K8          | 0454695  | 20213515   |
| FXQ PURE 7G1,5 | Vit              | 12                 | 229          | 500               | K6          | 0454705  | 20213516   |