


## FXQ PURE 300/500 V

Halogenfri installationskabel lämplig där en smidig kabel krävs

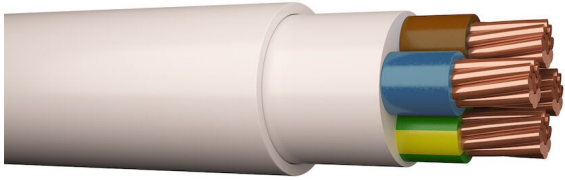

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande installationskabel, speciellt lämplig där en smidig kabel krävs och där små vibrationer kan uppträda. För fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV-skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

### KONSTRUKTION

Märkexempel	Prysmian FXQ 3G1,5 300/500 V
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	XLPE
Material i yttre mantel	Halogenfri polymer
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrhalt (enl. EN 13501-6)	a1
Böckningsradie (regel)	8xD 4xD vid slutmontering

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
FXQ PURE 3G1,5	Vit	8,6	122	100	Ring	0454602	20213508
FXQ PURE 3G1,5	Vit	8,6	122	500	K6	0454605	20213509
FXQ PURE 3G2,5	Vit	10,1	176	500	K6	0454615	20203535
FXQ PURE 3G4	Vit	12,1	256	500	K6	0454625	20213513
FXQ PURE 3G6	Vit	13,2	331	500	K7	0454635	20195245
FXQ PURE 4G1,5	Vit	9,2	135	500	K6	0454645	20213510
FXQ PURE 4G2,5	Vit	11	210	500	K6	0454655	20213511
FXQ PURE 5G1,5	Vit	10	173	500	K6	0454665	20204039
FXQ PURE 5G2,5	Vit	12	251	500	K6	0454675	20213512
FXQ PURE 5G4	Vit	14,2	371	500	K7	0454685	20213514
FXQ PURE 5G6	Vit	15,8	493	500	K8	0454695	20213515
FXQ PURE 7G1,5	Vit	12	229	500	K6	0454705	20213516