


M-FLEX YCY 300/500 V

Mycket flexibel, skärmad maskinkabel

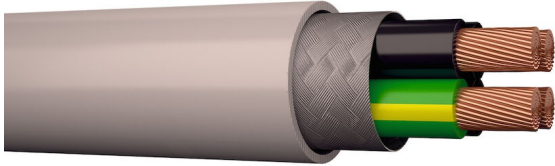

BESKRIVNING

Flexibel olje- och kemikaliebeständig maskinkabel som ska användas till styrutrustning, monteringslinjer, transportsystem, produktionslinjer, robotar, ventilationssystem, mät-, styr och anslutningskabel för verktygsmaskiner, data- och signalanläggningar. Avsedd för fast och flexibel installation i torr och fuktig miljö. Utomhus med skydd. Kabeln är försedd med en skärm av förtent flätad koppartråd som skyddar mot mekanisk belastning och avskärmar elektriska störningar(EMI).

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-2-21

Konstruktionsstandard

Märkexempel

Prysmian M-FLEX YCY 3G1,5 mm² 300/500V OIL RESISTANT IEC 60332-1 CE "TRACE NUMBER"

Ledarmaterial

Koppar

Ledaryta

Blank

Skärmkonstruktion

Flätning

Skärmad

Ja

Skärmmaterial

Koppar, förtent

Material innermantel

PVC (Polyvinylklorid)

Material i yttre mantel

PVC (Polyvinylklorid)

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
M-FLEX YCY 2X0,75	Grå	6,3	52	500		0265355	20117056
M-FLEX YCY 2X1,5	Grå	7,3	73	500		0265385	20117057
M-FLEX YCY 3G1,0	Grå	7		500		0265425	20139391
M-FLEX YCY 3G1,5	Grå	7,7	91	500		0265435	20116085
M-FLEX YCY 4G0,75	Grå	7,1	77	500		0265455	20116086
M-FLEX YCY 4G2,5	Grå	10,1	172	500		0265485	20116089
M-FLEX YCY 5G1,5	Grå	9,1	139	500		0265555	20117171
M-FLEX YCY 7G1,0	Grå	8,8	134	500		0265585	20139293
M-FLEX YCY 7G1,5	Grå	10,3	184	500		0265595	20117173
M-FLEX YCY 12G0,75	Grå	11	185	500		0265615	20117174
M-FLEX YCY 12G1,0	Grå	11,7	222	500		0265625	20139025
M-FLEX YCY 12G1,5	Grå	13,1	288	500		0265635	20117175