


SKX 300/300 V

Flat anslutningskabel för lätt drift i torr miljö så som kontor

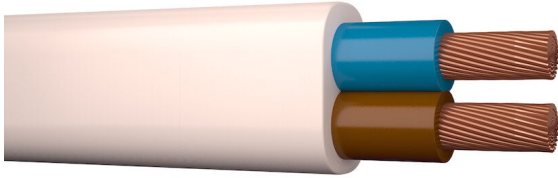

BESKRIVNING

Flat anslutningskabel med fintrådig kopparledare för lätt drift i torra lokaler, t ex i kök och på kontor. För anslutning av lätt bärbara apparater som radioapparater, bords- och golvlampor, kontorsmaskiner, m m. Olämplig där risk för skador p.g.a. värme föreligger. Kommer kabeln att utsättas för omfattande böjning och/eller vridning rekommenderas en kabel med runt tvärsnitt.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-2-11

Konstruktionsstandard

Alternativ beteckning

H03VV-F SKX

Märkexempel

H03VV-F 2×0,75 mm² 300/300 V Prysmian

Ledarmaterial

Koppar

Material innermantel

PVC (Polyvinylklorid)

Material i yttre mantel

PVC (Polyvinylklorid)

Kabelform

Platt

Produktnamn	Färg yttremantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
SKX 2X0,75	Vit	0		100		0500013	20106114
SKX 2X0,75	Vit	0		150	Buddy	0500019	20174117