


M-FLEX YY 300/500 V

Mycket flexibel, kemikalie- och oljebeständig maskinkabel

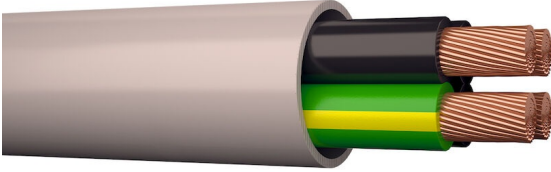

BESKRIVNING

Flexibel olje- och kemikaliebeständig maskinkabel som ska användas till styrutrustning, monteringslinjer, transportsystem, produktionslinjer, robotar, ventilationssystem, mät-, styr- och anslutningskabel för verktygsmaskiner, data- och signalanläggningar. Avsedd för fast och flexibel installation i torr och fuktig miljö. Utomhus med skydd.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-2-21

Konstruktionsstandard

Märkexempel

Prysmian M-FLEX YY 3G1,5 mm² 300/500V OIL RESISTANT IEC 60332-1 CE "TRACE NUMBER"

Ledarmaterial

Koppar

Ledaryta

Blank

Material innermantel

PVC (Polyvinylklorid)

Material i yttre mantel

PVC (Polyvinylklorid)

Produktnamn	Färg ytttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
M-FLEX YY 2X0,75	Grå	5,6	36	500		0264805	20115616
M-FLEX YY 2X1	Grå	5,9	42	500		0264815	20133097
M-FLEX YY 2X1,5	Grå	6,6	55	500		0264825	20116272
M-FLEX YY 2X2,5	Grå	7,7	77	500		0264835	20117232
M-FLEX YY 3G0,75	Grå	5,9	47	500		0264845	20115617
M-FLEX YY 3G1	Grå	6,3	55	500		0264855	20117234
M-FLEX YY 3G1,5	Grå	7	75	500		0264865	20116273
M-FLEX YY 3G2,5	Grå	8,2	105	500		0264875	20117236
M-FLEX YY 4G1,5	Grå	7,7	95	500		0264905	20116274
M-FLEX YY 5G0,75	Grå	7	75	500		0264965	20115619
M-FLEX YY 5G1,5	Grå	8,4	115	500		0264985	20116275
M-FLEX YY 5G2,5	Grå	10,3	180	500		0264995	20133105
M-FLEX YY 7G0,75	Grå	7,6	95	500		0265085	20115620
M-FLEX YY 7G1,5	Grå	9,2	148	500		0265135	20116276
M-FLEX YY 12G0,75	Grå	10,3	157	500		0265195	20116271
M-FLEX YY 12G1,5	Grå	12,4	254	500		0265265	20116277
M-FLEX YY 18G1,5	Grå	15,1	390	500		0265335	20139381