


ELQXB PURE 100 V

Halogenfri kabel för digital telekommunikation och fast telefoni

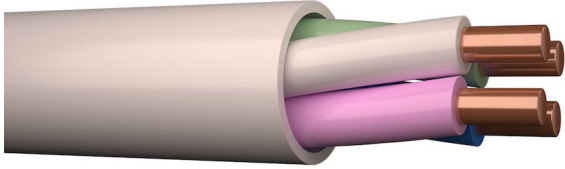

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel. Fast förläggning inomhus för digital telekommunikation och fast telefoni. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SundaHus

SS 424 16 08

Konstruktionsstandard

CABLE DESIGN

Ledarmaterial	Koppar
Ledaryta	Blank
Isolationsmaterial	PE (Polyeten)
Material innermantel	PE (Polyeten)
Material i yttre mantel	Halogenfri polymer
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrhalt (enl. EN 13501-6)	a1
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	-80
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	70
Partmärkning	Enligt SS 424 16 08

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
ELQXB PURE 1X4X0,5 VIT	Vit	3,4	17	100		4827013	20217128
ELQXB PURE 1X4X0,5 VIT	Vit	3,4	17	500		4827015	20217129
ELQXB PURE 1X4X0,5 VIT	Vit	3,4	17	300	Buddy	4827019	20259528
ELQXB PURE 2X2X0,5 VIT	Vit	4,3	20	100		4827002	20217131
ELQXB PURE 2X2X0,5 VIT	Vit	4,3	20	500		4827005	20217132
ELQXB PURE 4X2X0,5 VIT	Vit	5,4	36	100		4827023	20217133
ELQXB PURE 4X2X0,5 VIT	Vit	5,4	36	500		4827025	20217134
ELQXB PURE 6X2X0,5 VIT	Vit	5,9	41	100		4827033	20217135
ELQXB PURE 6X2X0,5 VIT	Vit	5,9	41	500		4827035	20217136
ELQXB PURE 10X2X0,5 VIT	Vit	7,7	66	100		4827043	20217101
ELQXB PURE 10X2X0,5 VIT	Vit	7,7	66	500	K6	4827045	20217127
ELQXB PURE 20X2X0,5 VIT	Vit	11,6	129	1		4827050	20217191