


H05V-K (RK) 300/500 V

Flexibel kopplingskabel avsedd för kopplings- och apparatskåp

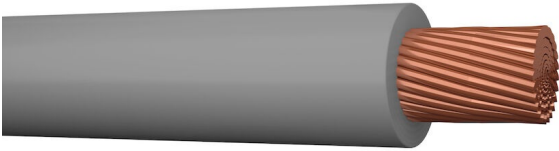

BESKRIVNING

Flexibel kopplingsledning. Huvudsakligen avsedd för användning i kopplingsskåp och apparatskåp.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



Ledarmaterial

Koppar

Produktnamn	Färg ytttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
H05V-K 0,5 GRÅ	Ingen	2,11		100		0307042	20105565
H05V-K 0,5 BLÅ	Ingen	2,11		100		0307072	20105562
H05V-K 0,5 ORANGE	Ingen	2,11		100		0307002	20105559
H05V-K 0,5 SVART	Ingen	2,11		100		0307022	20105556
H05V-K 0,5 MÖRKBLÅ	Ingen	2,11		100		0307162	20105553
H05V-K 0,5 BRUN	Ingen	2,11		100		0307082	20207704
H05V-K 0,5 RÖD	Ingen	2,11		100		0307032	20105547
H05V-K 0,5 VIT	Ingen	2,11		100		0307012	20105538
H05V-K 0,5 GRÖN	Ingen	2,11		100		0307052	20105550
H05V-K 0,75 GUL	Ingen	2,28		100		0307262	20105568
H05V-K 0,75 VIT	Ingen	2,28		100		0307212	20105574
H05V-K 0,75 MÖRKBLÅ	Ingen	2,28		100		0307362	20105582
H05V-K 0,75 LJUSBLÅ	Ingen	2,28		100		0307372	20106388
H05V-K 0,75 GRÅ	Ingen	2,28		100		0307242	20105580
H05V-K 0,75 RÖD	Ingen	2,28		100		0307232	20105577
H05V-K 0,75 SVART	Ingen	2,28		100		0307222	20106005
H05V-K 0,75 BLÅ	Ingen	2,28		100		0307272	20105585
H05V-K 0,75 BRUN	Ingen	2,28		100		0307282	20105587
H05V-K 0,75 G/G	Ingen	2,28		100		0307292	20105592
H05V-K 0,75 VIOLETT	Ingen	2,28		100		0307352	20105595
H05V-K 0,75 ORANGE	Ingen	2,28		100		0307202	20105589
H05V-K 1,0 RÖD	Ingen	2,44		100		0307432	20105632
H05V-K 1,0 BRUN	Ingen	2,44		100		0307482	20105659
H05V-K 1,0 VIOLETT	Ingen	2,44		100		0307552	20105655
H05V-K 1,0 ORANGE	Ingen	2,44		100		0307402	20105652
H05V-K 1,0 VIT	Ingen	2,44		100		0307412	20105649
H05V-K 1,0 SVART	Ingen	2,44		100		0307422	20105629
H05V-K 1,0 BLÅ	Ingen	2,44		100		0307472	20105636
H05V-K 1,0 BLÅ	Ingen	2,44		3 000		0307478	20111106
H05V-K 1,0 GRÅ	Ingen	2,44		100		0307442	20105625

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
H05V-K 1,0 LJUSBLÅ	Ingen	2,44		100		0307572	20105465
H05V-K 1,0 G/G	Ingen	2,44		100		0307492	20105641
H05V-K 0,5 G/G	Ingen	2,2	10	100		0307092	20108661