


## FLAQQBR PURE 100 V

Halogenfri spänningsmatning- och signalkabel för passerkontrollsystem

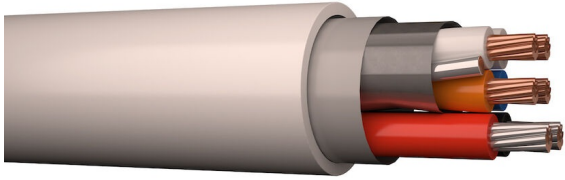

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för användning i system för passerkontroll. För fast förläggning inomhus. Signalparen har en skärm av aluminiumfolie som ger ett skydd mot elektromagnetisk störning. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

### STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



#### CABLE DESIGN

Märkexempel	FLAQQBR PURE D-s2d2a2 3x1+2x2x0,6 mm <sup>2</sup> 100 V Prysmian "Datum", metermärkt
Material i yttre mantel	Halogenfri och flamskyddad polymer
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrhalt (enl. EN 13501-6)	a1
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	-20
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	60

Produktnamn	Färg ytttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
FLAQQBR PURE 2X1+1X2X0,22 RÖD	Röd	6,8	61	500		4897245	20277186
FLAQQBR PURE 2X1+2X2X0,22	Vit	8,4	74	100		4897212	20232038
FLAQQBR PURE 2X1+2X2X0,22	Vit	8,4	74	500	K6	4897215	20206531
FLAQQBR PURE 2X1+2X2X0,22	Vit	8,4	74	50	Buddy	4897219	20259518
FLAQQBR PURE 2X1,5+2X2X0,5	Vit	10,9	117	500	K6	4897235	20222883
FLAQQBR PURE 2X1+1X2X0,22	Vit	6,8	61	500		4897205	20206529