


FQ PURE 450/750 V

Halogenfri kopplingskabel för dragning i rör och apparatskåp

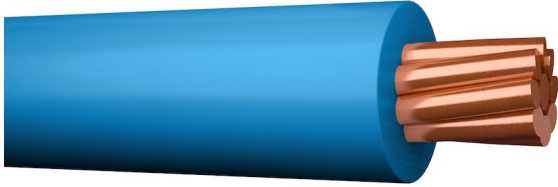

BESKRIVNING

Halogenfri fåtrådig kopplingskabel, lämplig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns även i tvinnat utförande. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-3-31

Konstruktionsstandard

Märkexempel
Ledarmaterial
Isolationsmaterial
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)
Syrahalt (enl. EN 13501-6)

Prysmian FQ-PURE/H07Z1-R 1.5 LSZH
Koppar
Halogenfri och flamskyddad polymer
Dca
s2
d2
a1

Produktnamn	Färg ytttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
FQ PURE 1,5 BLÅ	Blå	2,9		100		0435172	20193827
FQ PURE 1,5 BRUN	Brun	2,9		100		0435182	20193828
FQ PURE 1,5 GRÅ	Grå	2,9		100		0435142	20193830
FQ PURE 1,5 ORANGE	Orange	2,9		100		0435102	20193831
FQ PURE 1,5 RÖD	Röd	2,9		100		0435132	20224319
FQ PURE 1,5 SVART	Svart	2,9		100		0435122	20193832
FQ PURE 1,5 VIT	Vit	2,9		100		0435112	20193833
FQ PURE 1,5 G/G	Grön/gul	2,9		100		0435192	20193829
FQ PURE 2,5 BLÅ	Blå	3,6		100		0435372	20193834
FQ PURE 2,5 BRUN	Brun	3,6		100		0435382	20193835
FQ PURE 2,5 GRÅ	Grå	3,6		100		0435342	20193825
FQ PURE 2,5 ORANGE	Orange	3,6		100		0435302	20220914
FQ PURE 2,5 SVART	Svart	3,6		100		0435322	20193837
FQ PURE 2,5 VIT	Vit	3,6		100		0435312	20193826
FQ PURE 2,5 G/G	Grön/gul	3,6		100		0435392	20193836