


## RXQ 300/500 V

Halogenfri anslutningskabel för t. ex. i bostäder, kök och kontor

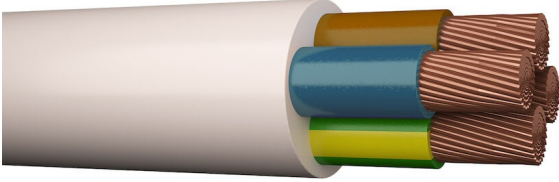

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p.g.a värme föreligger. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

### KONSTRUKTION

Märkexempel	RXQ 3G1,5 mm <sup>2</sup> 300/500 V Prysmian "metermärkt"
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	PE (Polyeten)
Material innermantel	PE (Polyeten)
Material i yttre mantel	PE (Polyeten)
Kabelform	Rund

Produktnamn	Färg ytttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
RXQ 2X0,75 SVART	Svart	5,7	45	100		0515762	20298913
RXQ 2X0,75	Vit	5,7	45	100		0515602	20119999
RXQ 2X1,5	Vit	6,6	66	100		0515612	20120000
RXQ 3G0,75 SVART	Svart	6	53	100		0515782	20298914
RXQ 3G0,75	Vit	6	53	100		0515622	20120002
RXQ 3G0,75	Vit	6	53	100	Buddy	0515629	20174118
RXQ 3G0,75	Vit	6	53	100		0515632	20120001
RXQ 3G0,75	Vit	6	53	500		0515635	20120009
RXQ 3G1,0	Vit	6,3	62	100		0515642	20120004
RXQ 3G1,0	Vit	6,3	62	100	Buddy	0515649	20174119
RXQ 3G1,0	Vit	6,3	62	100		0515652	20120003
RXQ 3G1,0	Vit	6,3	62	500		0515655	20120005
RXQ 3G1,5	Vit	7,1	83	100		0515662	20120007
RXQ 3G1,5	Vit	7,1	83	150	Buddy	0515669	20174120
RXQ 3G1,5	Vit	7,1	83	100		0515672	20120006
RXQ 3G1,5	Vit	7,1	83	500		0515675	20117549
RXQ 3G2,5	Vit	8,82	131	100		0515752	20164630
RXQ 4G0,75	Vit	6,5	63	100		0515682	20120008
RXQ 4G0,75	Vit	6,5	63	500		0515685	20120013
RXQ 4G1,0	Vit	7,1	77	100		0515692	20120014
RXQ 4G1,0	Vit	7,1	77	500		0515695	20120015
RXQ 4G1,5	Vit	8	104	100		0515702	20120020
RXQ 4G1,5	Vit	8	104	500		0515705	20120010
RXQ 5G0,75	Vit	7,3	80	100		0515712	20120016
RXQ 5G0,75	Vit	7,3	80	500		0515715	20120011
RXQ 5G1,5	Vit	8,9	129	100		0515722	20120017
RXQ 5G1,5	Vit	8,9	129	500		0515725	20120012
RXQ 5G1,5	Vit	8,9	129	100	Buddy	0515729	20174121
RXQ 5G2,5	Vit	10,5	192	100		0515732	20120018
RXQ 5G2,5	Vit	10,5	192	500		0515735	20120019