


QLO PURE 300/500 V

Halogenfri installationskabel för öppen förläggning inomhus

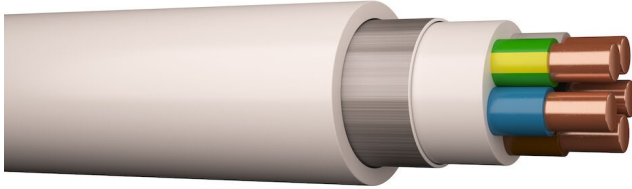

BESKRIVNING

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande installationskabel för öppen förläggning inomhus i torra miljöer. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS 424 02 19-2

Konstruktionsstandard

Märkexempel
Partmärkning

Prysmian QLO-PURE 3G1,5 300/500 V D-s2d2a2
3-led: grön/gul, blå, brun 4-led: grön/gul, blå, brun, svart 5-led:
grön/gul, blå, brun, svart, grå

Ledarmaterial
Isolationsmaterial
Skärmmaterial
Material i yttre mantel
Kabelform

Koppar
XLPE
Aluminium
XLPE
Rund

Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)
Syrahalt (enl. EN 13501-6)
Max. ledartemperatur (*C)
Bockningsradie (regel)

Dca
s2
d2
a1
70
12xD
6xD vid slutmontering

PRODUKTDATA

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
QLO PURE 3G1,5	7,8	106	50		0443051	20171851
QLO PURE 3G1,5	7,8	106	250		0443054	20217621
QLO PURE 3G1,5	7,8	106	50	Buddy	0443059	20217623
QLO PURE 4G1,5	8,7	133	50		0443061	20166850
QLO PURE 5G1,5	9,3	158	50		0443071	20170139
QLO PURE 5G1,5	9,3	158	50	Buddy	0443079	20299813