


EQFR PURE 300/500 V

Halogenfri kraftstyrkabel för fast installation utom- och inomhus

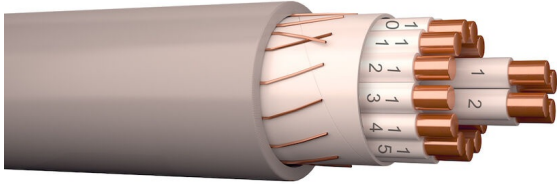

BESKRIVNING

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel för kontroll-, manöver- och signaländamål. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS 424 03 21



Konstruktions- och provningsstandard

Alternativ beteckning

SE-N05Z1C7Z1-U

Märkexempel

EQFR 14×1,5 300/500 V F3 Prysmian "Datum", metermärkt

Ledarmaterial

Koppar

Isolationsmaterial

PE (Polyeten)

Skärmmaterial

Koppar, blank

Material innermantel

PE (Polyeten)

Material i yttre mantel

Halogenfri och flamskyddad polymer

Kabelform

Rund

Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)

Dca

Rökutveckling (enl. EN 13501-6)

s2

Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)

d2

Syrahalt (enl. EN 13501-6)

a1

Max. ledartemperatur (°C)

70

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]

-50

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]

60

Böckningsradie (regel)

12 x D

8 x D vid slutmontering

| Produktnamn | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | SAP-nummer | E-nummer | Leveranslängd [m] | Förpackning |
|----------------------|--------------------|--------------|------------|----------|-------------------|-------------|
| EQFR PURE 7X1,5 GRÅ | 13,7 | 263 | 20217149 | 0119925 | 500 | K8 |
| EQFR PURE 7X1,5 GRÅ | 13,7 | 263 | 20217148 | 0119926 | 1 000 | K9 |
| EQFR PURE 10X1,5 GRÅ | 16,4 | 356 | 20217142 | 0119945 | 500 | K8 |
| EQFR PURE 14X1,5 GRÅ | 17,6 | 435 | 20217144 | 0119965 | 500 | K8 |
| EQFR PURE 14X1,5 GRÅ | 17,6 | 435 | 20217143 | 0119966 | 1 000 | K11 |
| EQFR PURE 19X1,5 GRÅ | 19,3 | 545 | 20217145 | 0119985 | 500 | K9 |
| EQFR PURE 27X1,5 GRÅ | 22,8 | 746 | 20217146 | 0120015 | 500 | K11 |
| EQFR PURE 27X1,5 GRÅ | 22,8 | 746 | 20217150 | 0120016 | 1 000 | K12 |
| EQFR PURE 37X1,5 GRÅ | 25,2 | 949 | 20217207 | 0120045 | 500 | K11 |
| EQFR PURE 37X1,5 GRÅ | 25,2 | 949 | 20217147 | 0120046 | 1 000 | K14 |
| EQFR PURE 48X1,5 GRÅ | 28,7 | 1 205 | 20217202 | 0120055 | 500 | K12 |