


QWPK 450/750 V

Halogenfri högflexibel väder- och oljebeständig anslutningskabel

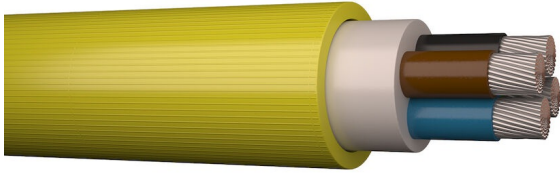

BESKRIVNING

Halogenfri högflexibel väder- och oljebeständig anslutningskabel speciellt lämpad där kabeln utsätts för kraftig nötande och slitande belastning. För användning i torra, fuktiga eller blöta miljöer, t ex i industriella och jordbrukstekniska tillämpningar, värmeinstallationer förutsatt att det inte finns risk för kontakt med heta delar eller strålning. Lämplig för inkoppling av elverktyg såsom bormaskiner och cirkelsågar, även för flyttbara motorer eller maskiner vid byggarbetsplatser, jordbruk och skeppsvarv. Även lämplig för fryshusinstallationer.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-2-21

Konstruktionsstandard

Märkexempel

Ledarmaterial

Isolationsmaterial

Material innermantel

Material i yttre mantel

Kabelform

Max. ledartemperatur (°C)

Böckningsradie (regel)

Prysmian QWPK/H07BQ-F 450/750V 3G1,5

Koppar

Gummi (EPDM)

Gummi

PUR (polyuretan)

Rund

90

Rekommenderad min. 5 x D

PRODUKTLISTA

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
QWPK 3G1,5 RIB GUL	9,09	123	100		0546152	20108957
QWPK 3G1,5 RIB GUL	9,09	123	500	K6	0546155	20108958
QWPK 3G1,5 SVART	9,1	130	500	K6	0546205	20111119
QWPK 3G2,5 RIB GUL	10,69	178	100		0546162	20108959
QWPK 3G2,5 RIB GUL	10,69	178	500	K6	0546165	20108960
QWPK 3G2,5 SVART	10,7	180	500	K6	0546215	20111120
QWPK 4G1,5 RIB GUL	10,08	153	500	K6	0546345	20105018
QWPK 4G1,5 SVART	10,1	160	500	K6	0546225	20111121
QWPK 4G2,5 RIB GUL	11,85	221	100		0546172	20108961
QWPK 4G2,5 RIB GUL	11,85	221	500	K7	0546175	20111117
QWPK 4G2,5 SVART	11,9	230	500	K7	0546235	20111122
QWPK 4G4 RIB GUL	13,8	318	500	K7	0546185	20108962
QWPK 5G1,5 RIB GUL	11	180	500	K6	0546355	20108963
QWPK 5G1,5 SVART	11	190	500	K6	0546255	20111123
QWPK 5G2,5 RIB GUL	13,2	269	500	K7	0546195	20102554
QWPK 5G2,5 SVART	13,2	269	500	K7	0546265	20111124
QWPK 5G6 RIB GUL	17,2	514	500	K9	0546365	20102556
QWPK 5G6 SVART	17,2	514	500	K9	0546275	20111125
QWPK 5G10 RIB GUL	23,4	929	500	K12	0546375	20111118
QWPK 5G16 RIB GUL	28,8	1 453	500	K14	0546385	20102558
QWPK 5G16 SVART	27,3	1 270	500	K14	0546295	20111126