


## TP90 300/500 V

Flat flexibel anslutningskabel för halogenlampor, downlights, etc.

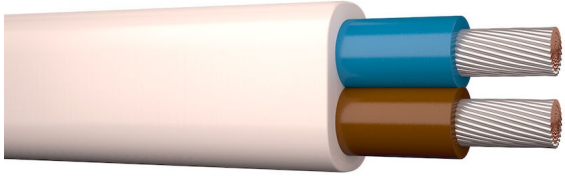

### BESKRIVNING

Flat flexibel anslutningskabel för lätt drift i torra lokaler. För anslutning av halogenlampor, downlights, etc. Max ledartemperatur 90°C.

### STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



Konstruktionsstandard

Märkexempel  
Ledarmaterial  
Material i yttre mantel  
Kabelform

TP90 2×1,5 mm<sup>2</sup> Prysmian, metermärkt  
Koppar  
PVC (Polyvinylklorid)  
Platt

Produktnamn	Färg ytttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
TP90 2X1,5	Vit	6,51		150	Buddy	0500829	20174115
TP90 2X2,5	Vit	7,73		150	Buddy	0500839	20174116