


EQ LQ TUBE PURE 450/750 V

Halogenfri och skärmad installationskabel för inom- och utomhusbruk

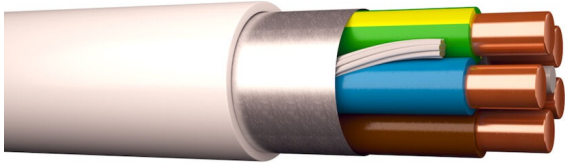

BESKRIVNING

Halogenfri, skärmad installationskabel för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV-skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS 424 02 19-6



Konstruktionsstandard

Märkexempel
Ledarmaterial
Isolationsmaterial
Skärmmaterial
Material i yttre mantel
Kabelform
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)
Syrahalt (enl. EN 13501-6)
Max. ledartemperatur (*C)
Bockningsradie (regel)

Prysmian EQ LQ TUBE PURE 3G1,5 450/750 V Dca-s2d2a1 C
Koppar
XLPE
Aluminium
Halogenfri polymer
Rund
Dca
s2
d2
a1
70
11 x D
4 x D vid slutmontering

Partmärkning

3-led: grön/gul, blå, brun 4-led: grön/gul, blå, brun, svart 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå

PRODUKTDATA

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
EQLQ TUBE PURE 3G1,5	9,1	115	50		0461301	20314592
EQLQ TUBE PURE 3G1,5	9,1	115	250		0461303	20314589
EQLQ TUBE PURE 3G1,5	9,1	115	500	K6	0461305	20314591
EQLQ TUBE PURE 3G1,5	9,1	115	50	Buddy	0461309	20314590
EQLQ TUBE PURE 3G2,5	11	156	50		0461311	20314595
EQLQ TUBE PURE 3G2,5	11	156	150		0461313	20314593
EQLQ TUBE PURE 3G2,5	11	156	500	K6	0461315	20314594
EQLQ TUBE PURE 4G1,5	10	137	50		0461321	20314598
EQLQ TUBE PURE 4G1,5	10	137	200		0461323	20314596
EQLQ TUBE PURE 4G1,5	10	137	500	K6	0461325	20314597
EQLQ TUBE PURE 4G2,5	11	187	500	K6	0461335	20314599
EQLQ TUBE PURE 5G1,5	11	161	50		0461341	20314603
EQLQ TUBE PURE 5G1,5	11	161	150		0461343	20314600
EQLQ TUBE PURE 5G1,5	11	161	500	K6	0461345	20314602
EQLQ TUBE PURE 5G1,5	11	161	40	Buddy	0461349	20314601
EQLQ TUBE PURE 5G2,5	12	224	50		0461351	20314606
EQLQ TUBE PURE 5G2,5	12	224	150		0461353	20314604
EQLQ TUBE PURE 5G2,5	12	224	500	K6	0461355	20314605