


UNI-T I/U PURE

Fiberkabel för inom- och utomhusbruk

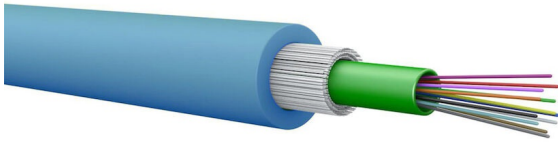

BESKRIVNING

Halogenfri och brandklassad optisk fiberkabel för LAN- och WAN-backbones, telekomlinjer, installation i såväl affärsbyggnader som privat. Installeras inomhus och i begränsade former utomhus. Hög tensilestyrka och delvis gnagarskydd.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

Alternativ beteckning	DR I/O CT LSHF-FR 3.0kN SM7A1 BL UC FIBRE I/O CT LSHF-FR 3kN
Material i yttre mantel	Halogenfri och flamskyddad polymer
Halogenfri	Ja (IEC/EN 60754-1/2)
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrhalt (enl. EN 13501-6)	a1
Min omgivningstemp hantering [°C]	-15
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	-30
Märkexempel	Prysmian UC FIBRE I/O CT LSHF-FR Dca-s2-d2-a1 3.0 kN
Bockningsradie (regel)	10xD

BESTÄLLNINGSDETALJER

Benämning	E-nummer	SAP-nummer	EAN-kod (GTIN)	EPD number	Förpackningstyp	Leveranslängd [m]
UNI-T 3KN 8 SM7A1 I/U BL PURE	4991380	60071517	8717511614825		Trumma (ej standardlängd)	1
UNI-T 3KN 4 SM7A1 I/U BL PURE	4991370	60071520	8717511614856		Trumma (ej standardlängd)	1