


EQLQ Com Pure 450/750 V

Halogenfri hybridkabel för elbilsladdning och DALI-system.

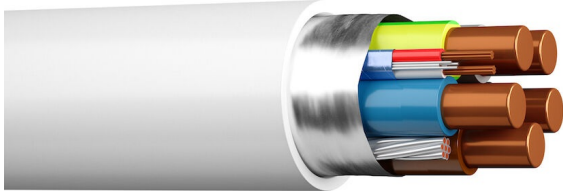

BESKRIVNING

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande hybridkabel för både kraftmatning och styrfunktion, lämplig för DALI-system och elbilsladdning. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Styrparet är individuellt tvinnat och skärmat med aluminiumband samt tvinnad biledare av förtent koppar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS 424 02 19-6

Konstruktionsstandard

KONSTRUKTION

Skärmmaterial	Aluminium
Material i yttre mantel	Flammskyddad polyeten, halogenfri
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Syrhalt (enl. EN 13501-6)	a1

Produktnamn	Antal ledare signal- och kommunikationskabel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	SAP-nummer	E-nummer	Förpackning	Förpackning, längd
EQLQ Com Pure 3G2,5+2x1	2	12	202	20329671	0461865	K8	800
EQLQ Com Pure 5G2,5+2x1	2	15	286	20313903	0461885	K8	800