


ProFit / FQ Pure E Path

ProFit - Fördragen FQ Pure

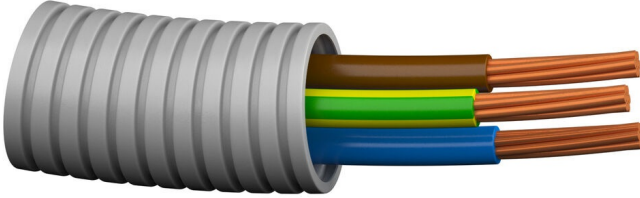

BESKRIVNING

Flexrör i holgenfri PP (Polypropen) med Drakas kvalitetskabel FQ Pure som ingår i Prysmians E Path-koncept som hjälper våra kunder i deras miljöarbete. För att minska produktens klimatavtryck består kabeln av 36% återvunnen koppar. Kabeln uppfyller CPR-klass Dca s2d2a1. Godkänt för ingjutning, styvhetsklass 750 N och med stöttålighet upp till 2 kg. UV- och ozonbeständig vilket ger en långlivslängd. Kabeln inuti är likt Drakas övriga kablar av hög kvalitet och är smidig att arbeta med.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-3-31

Konstruktionsstandard

Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrahalt (enl. EN 13501-6)	a1

SAP-nummer	E-nummer	Benämning	Förpackningstyp	Leveranslängd [m]	Förpackning	Nettovikt
20380177	1419800	FLEXRÖR 16/FQ PURE 3G1,5 R100	Ring	100	Ring	0,11
20434693	1419810	FLEXRÖR 16/FQ PURE 3G1,5 B300	Trumma	300	Bobbin	0,11
20380175	1419805	FLEXRÖR 16/FQ PURE 3G2,5 R100	Ring	100	Ring	0,15
20434694	1419815	FLEXRÖR 16/FQ PURE 3G2,5 B300	Trumma	300	Bobbin	0,15
20380176	1419802	FLEXRÖR 16/FQ PURE 5G1,5 R100	Ring	100	Ring	0,15
20434695	1419812	FLEXRÖR 16/FQ PURE 5G1,5 B300	Trumma	300	Bobbin	0,15
20418227	1419807	FLEXRÖR 20/FQ PURE 5G2,5 R100	Ring	100	Ring	0,23
20434696	1419801	FLEXRÖR 16/FQ PURE 4G1,5 R100	Ring	100	Ring	0,13