


## ProFit - FQ Pure Tvinnad

FQ Pure Tvinnad - frördrngen i halogenfritt flexrör.

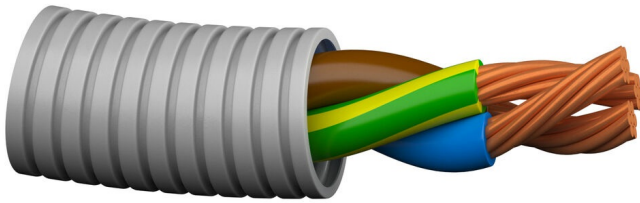

### BESKRIVNING

Flexrör i halogenfri PP (Polypropen) med Drakas kvalitetskabel FQ Pure i Tvinnat format som ingår i Prysmians E Path-koncept som hjälper våra kunder i deras miljöarbete. För att minska produktens klimatavtryck består kabeln av 36% återvunnen koppar. Kabeln uppfyller CPR-klass Dca s2d2a1. Godkänt för ingjutning, styvhetsklass 750 N och med stöttålighet upp till 2 kg. UV- och ozonbeständig vilket ger en långlivslängd. Kabeln inuti är likt Drakas övriga kablar av hög kvalitet och är smidig att arbeta med.

### STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-3-31

Konstruktionsstandard

Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)

Dca

Rökutveckling (enl. EN 13501-6)

s2

Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)

d2

Syrahalt (enl. EN 13501-6)

a1

SAP-nummer	E-nummer	Benämning	Förpackningstyp	Leveranslängd [m]	Förpackning	Nettovikt
20434619	1419820	FLEXRÖR 16/FQ PURE 3G1,5 Tvinnad R100	Ring	100	Ring	0,11
20434719	1419830	FLEXRÖR 16/FQ PURE 3G1,5 Tvinnad B300	Trumma	300	Bobbin	0,11
20434812	1419822	FLEXRÖR 16/FQ PURE 5G1,5 Tvinnad R100	Ring	100	Ring	0,15
20434813	1419832	FLEXRÖR 16/FQ PURE 5G1,5 Tvinnad B300	Trumma	300	Bobbin	0,15
20434796	1419823	FLEXRÖR 20/FQ PURE 6G1,5 Tvinnad R100	Ring	100	Ring	0,19
20434797	1419824	FLEXRÖR 20/FQ PURE 7G1,5 Tvinnad R100	Ring	100	Ring	0,21
20434783	1419825	FLEXRÖR 16/FQ PURE 3G2,5 Tvinnad R100	Ring	100	Ring	0,15
20434814	1419827	FLEXRÖR 20/FQ PURE 5G2,5 Tvinnad R100	Ring	100	Ring	0,23

Prysmian Sverige AB, Vallgatan 5, SE-571 88 Nässjö, Sverige

Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar